

Terminali Terminations

ELTI

Elastico monoblocco per interno fino a 20 kV /
Slip on indoor terminations for rated voltage up to 20 kV



Norma di riferimento
CEI 20-24

Standard
CEI 20-24

Descrizione del terminale

Monoblocco (controllo di campo incorporato nell'isolante), fase completamente protetta, vasta gamma di sezioni coperte. Kit di tre unipolari

Description

Terminations in one piece (with stress control included in the insulation sleeve), completely protected phase; wide range of sections. Kit with 3 single core pieces

Caratteristiche del terminale

Terminale per interno per cavi di media tensione fino a 20 kV con isolante estruso. Adatto anche per ambienti inquinati

Applications

Indoor termination for MV cables up to 20 kV with solid insulation. Also suitable for polluted environments

Installazione

Sistema Slip-on (inserimento elastico a freddo) senza l'utilizzo di attrezzi o fonti di calore. Rapido e sicuro

Installation

Slip-on system (cold applied) neither special tools nor heating sources are required. Fast and safe


TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO /
OPERATING
TEMPERATURE

90°C

TEMPERATURA
CORTOCIRCUITO /
SHORT-CIRCUIT
TEMPERATURE

250°C

ELTI

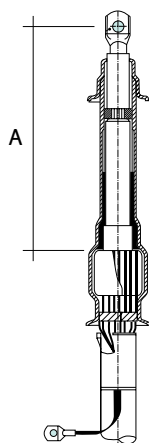

codice	tipo	tensione nominale	sezioni conduttori max	dimensioni	applicazione diametro Ø superiore isolante
code	type	rated voltage	max conductor cross-section	length (A)	application diameter Ø over insulation
		(kV)	(mm)	(mm)	(mm)
21500	ELTI ÷ B ^(*)	20	1 x 25 ÷ 1 x 95	230	15,5 ÷ 26
21501	ELTI ÷ C	20	1 x 50 ÷ 1 x 240	250	19,9 ÷ 32

^(*) Materiale a scorta
On stock